




AS-Interface Schaltschrankmodul

AnalogModule 1A0 ST

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2611

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

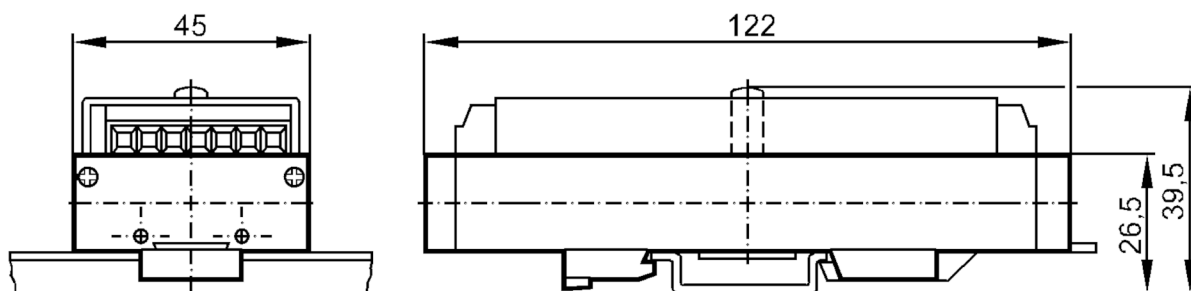

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	135

Ausgänge

Elektrische Ausführung		AS-i
Spannungsbereich DC	[V]	13...36; (nach PELV)
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	100
Kurzschlussfest		ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...70
Schutzart		IP 20

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295
-----	----------

AS-i Kennwerte

AS-i Profil		S-7.1
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	1

Mechanische Daten

Montageart	Tragschienen- und Rückwandmontage; Module anreihbar
------------	---



AS-Interface Schaltschrankmodul

AnalogModule 1A0 ST

Werkstoffe	PA; PVC
------------	---------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Funktion	1 x LED, gelb
		1 x LED, rot


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen:

Anschluss

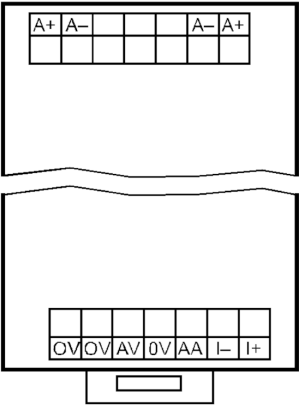

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Aktuatorversorgung +24V
I-	Aktuatorversorgung 0V
AA	Analogausgang +
0V	Analogausgang 0V