




## AS-Interface Schaltschrankmodul

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

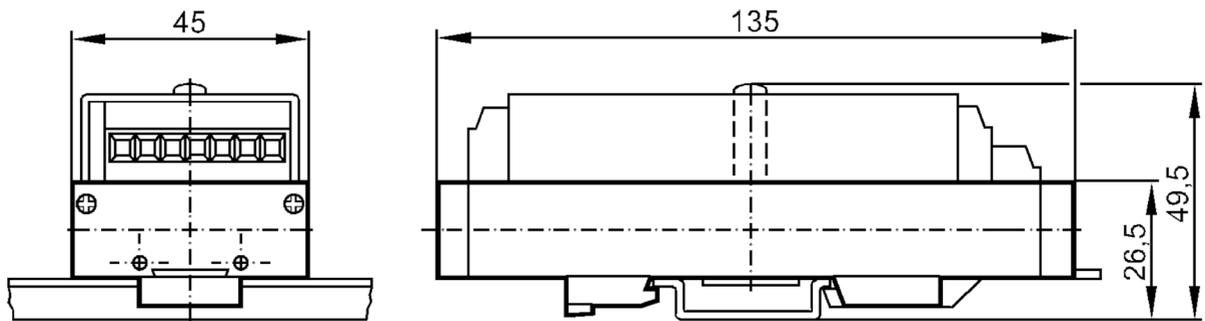

### Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4
Messbereich [°C]	-200...850

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme [mA]	< 90

### Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4
------------------------------	----------------------------------

### Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	4
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA]	1
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja
Auflösung Analogeingang	16 / 0,1 °C

### Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
------------------------	------

### Mess-/Einstellbereich

Messbereich [°C]	-200...850
------------------	------------



## AS-Interface Schaltschrankmodul

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...70
Schutzart		IP 20
AS-i Kennwerte		
AS-i Profil		S-7.1
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	1
Mechanische Daten		
Montageart	Tragschienen- und Rückwandmontage; Module anreihbar	
Werkstoffe	PA; PVC	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün
Zubehör		
Zubehör optional	LCD-Anzeige:, E70206	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen:		
Anschluss		

