




AS-Interface Leuchttastermodul

ACTIVE MODULE UPPER PART

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2088

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

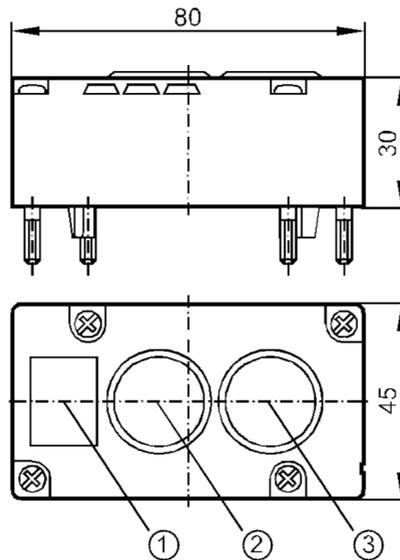

- 1 Beschriftungsfeld
- 2 Taste / LED grün
- 3 Taste / LED rot



Einsatzbereich	
Applikation	Feldmontage
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	55
Eingänge	
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Schutzart	IP 67
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 50295
AS-i Kennwerte	
AS-i Version	2.1
Erweiterter Adressiermodus	nein
AS-i Master Profil	M2; M3; M4



AS-Interface Leuchttastermodul

ACTIVE MODULE UPPER PART

AS-i Profil	S-3.F.F				
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	3				
AS-i ID-Code [hex]	F.F				
AS-i Zertifikat	04801				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Taste	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mechanische Daten

Gewicht [g]	97
Montageart	AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen
Werkstoffe	PBT

Bemerkungen

Bemerkungen	Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung. Gehäuse und Taster sind beschriftbar.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG: