




AS-Interface Leuchttastermodul

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

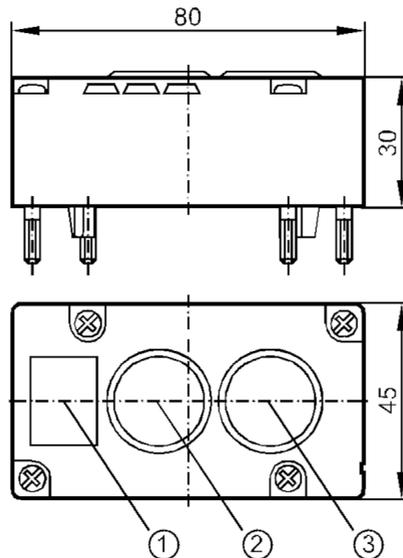

- 1 Beschriftungsfeld
- 2 Taste / LED gelb
- 3 Taste / LED gelb



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 55

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart	IP 67	

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295
-----	----------

AS-i Kennwerte

AS-i Profil	S-3.F
AS-i E/A-Konfiguration	[hex] 3
AS-i ID-Code	[hex] F
AS-i Zertifikat	04501

Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
Taste		2	1	-	-
LED		-	-	2	1

Mechanische Daten

Montageart	AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen
------------	---

AC2045



AS-Interface Leuchttastermodul

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Werkstoffe	PBT
------------	-----

Bemerkungen

Bemerkungen	Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung. Gehäuse und Taster sind beschriftbar.
-------------	--

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:

Steckverbindung: M12; Codierung: A

