




AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2315

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

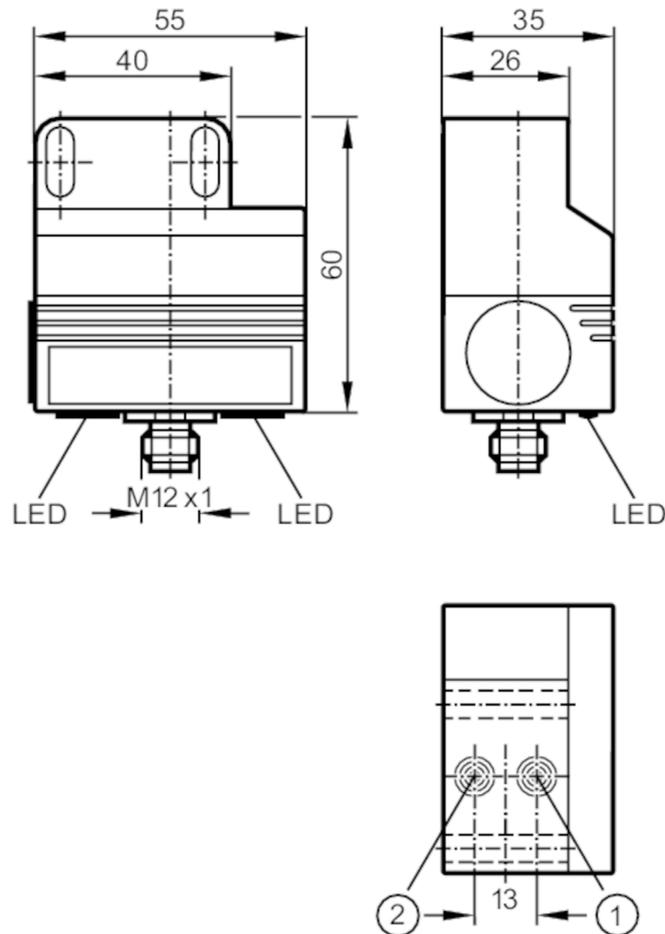

1 Sensor 1
2 Sensor 2



Produktmerkmale

Schaltabstand	[mm]	4
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Erfassungsbereich

Schaltabstand	[mm]	4
---------------	------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...70
Schutzart		IP 67

AS-i Kennwerte

AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
------------------------	-------	---



AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T4 2SI M12

AS-i ID-Code [hex]	F
AS-i Zertifikat	15102

Mechanische Daten

Einbauart	nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm]	55 x 60 x 35
Werkstoffe	PBT

Anzeigen / Bedienelemente


Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

 Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Anschluss

