




AS-Interface Leuchttastermodul

Push-button modul 8I/8O

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2351

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

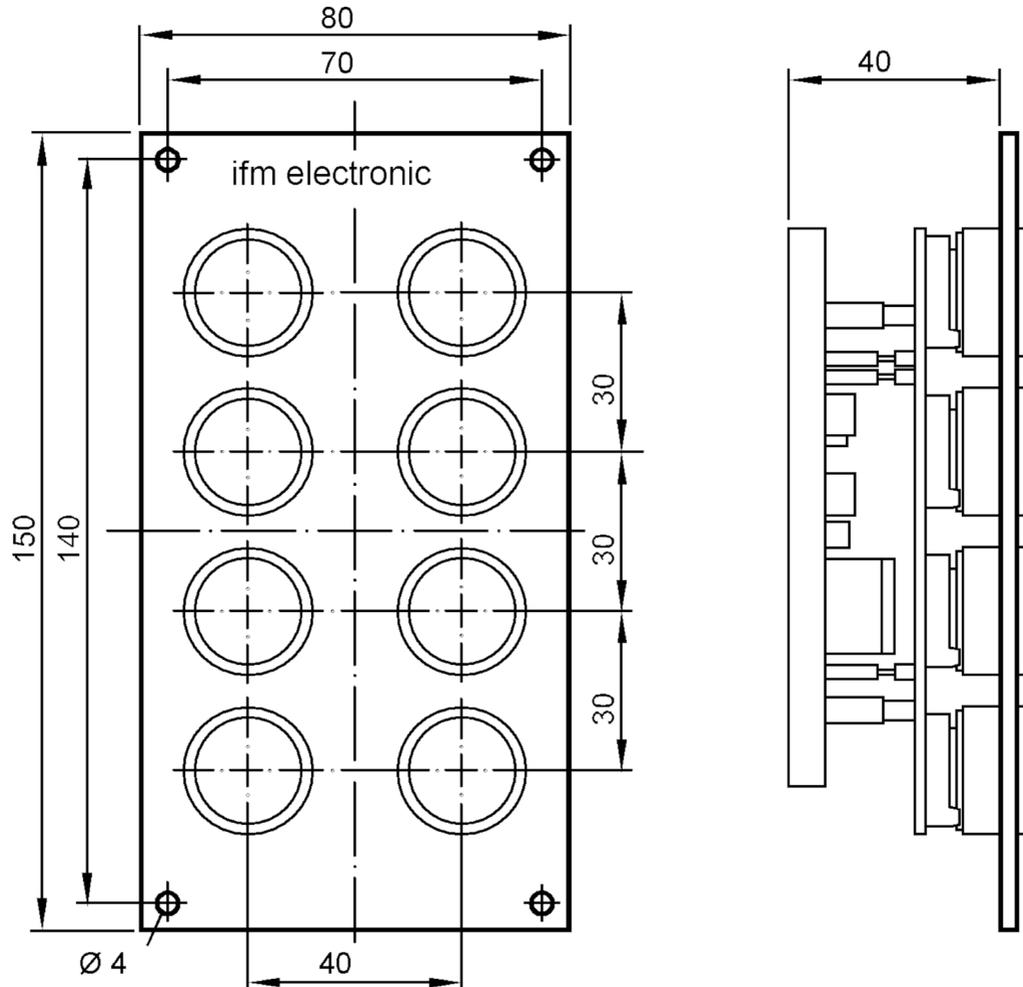

Elektrische Daten

| | | |
|------------------|------|----------------|
| Betriebsspannung | [V] | 26,5...31,6 DC |
| Stromaufnahme | [mA] | < 150 |
| Verpolungsschutz | | ja |

Ausgänge

| | |
|------------------------|------|
| Elektrische Ausführung | AS-i |
|------------------------|------|

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------|------|--------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | 0...60 |
| Schutzart | | IP 00 |

Zulassungen / Prüfungen

| | |
|-----|----------|
| EMV | EN 50295 |
|-----|----------|

AC2350



AS-Interface Leuchttastermodul

Push-button modul 8I/8O

| AS-i Kennwerte | |
|------------------------------|--|
| AS-i Profil | S-7.F |
| AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
| AS-i ID-Code [hex] | F |
| AS-i Zertifikat | 14401 |
| Mechanische Daten | |
| Werkstoffe | Frontplatte: Aluminium |
| Zubehör | |
| Zubehör optional | Druckhaubenzieher:, E70206 |
| Bemerkungen | |
| Bemerkungen | Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung. Gehäuse und Taster sind beschriftbar. |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Elektrischer Anschluss | |
| COMBICON: | |