


AS-Interface Leuchttastermodul

Push-button modul 8I/8O

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

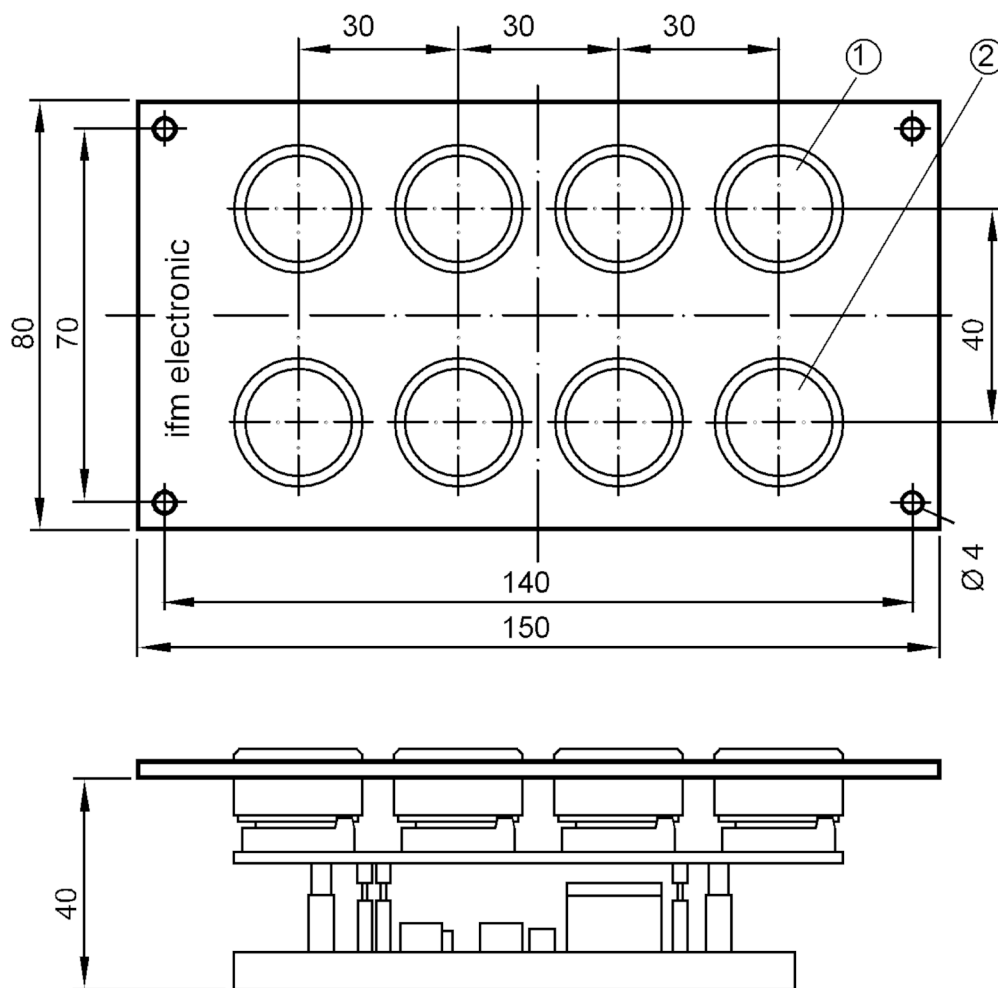

1 grün
2 rot



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 150
Verpolungsschutz		ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Schutzart		IP 00

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295
-----	----------

AS-i Kennwerte

AS-i Profil	S-7.F
-------------	-------

**AS-Interface Leuchttastermodul**

Push-button modul 8I/8O

AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	F
AS-i Zertifikat		14401

Mechanische Daten

Werkstoffe	Frontplatte: Aluminium
------------	------------------------

Zubehör

Zubehör optional	Druckhaubenzieher:, E70206
------------------	----------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen	Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung. Gehäuse und Taster sind beschriftbar.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

COMBICON:	
-----------	--