




AS-i Lichtwellenleiter-Repeater

SmartL25 AS-i FO-Repeater

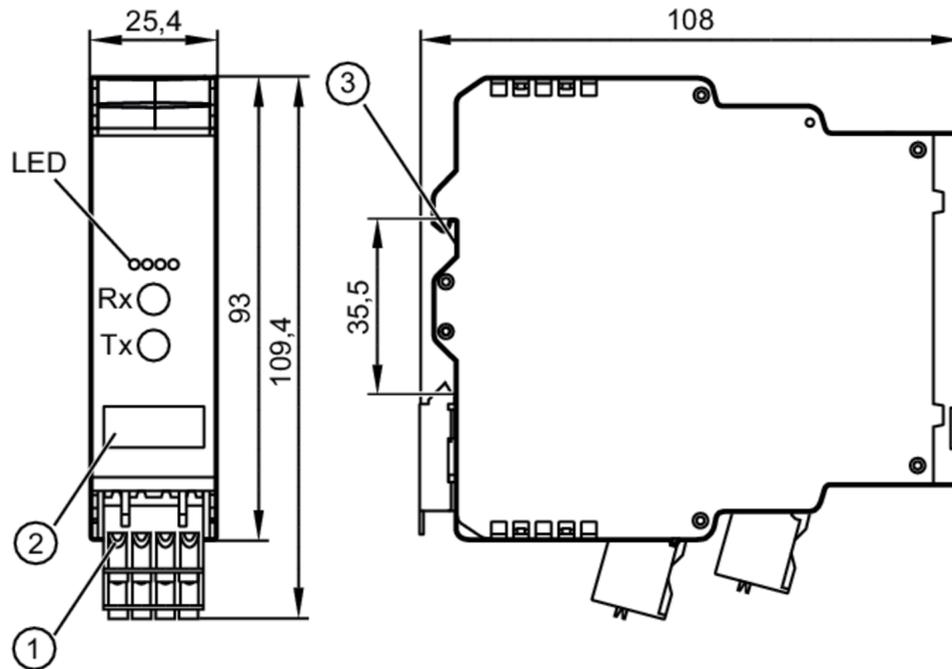

- 1 Stecker mit Federkraftanschluss
- 2 Beschriftungsfeld
- 3 Befestigung auf Tragschiene



Einsatzbereich

Applikation: Verlängerung des AS-i-Netzwerkes via Lichtwellenleiter auf bis zu 3200 m

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	60

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Lagertemperatur	[°C]	-25...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 20
Verschmutzungsgrad		2

Zulassungen / Prüfungen



EMV	EN 62026-2	
UL-Zulassung	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Spannungsversorgung	Low Voltage / Limited Energy
	File Nummer UL	E205959



AS-i Lichtwellenleiter-Repeater

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	162,5
Montageart	Tragschiennenmontage
Werkstoffe	PA 6.6
Anzeigen / Bedienelemente	
Anzeige	Betrieb 1 x LED, grün
Zubehör	
Lieferumfang	COMBICON-Stecker
Bemerkungen	
Bemerkungen	Für den Betrieb ist eine zusätzliche AS-i Spannungsversorgung erforderlich.
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	

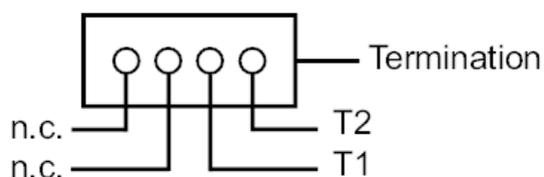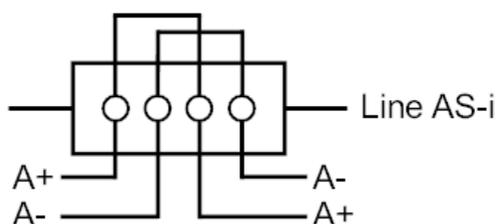

A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Brücke für Busabschluss
T2	Brücke für Busabschluss