


Unterteil für AS-Interface Module

EMS-BASE RC ST

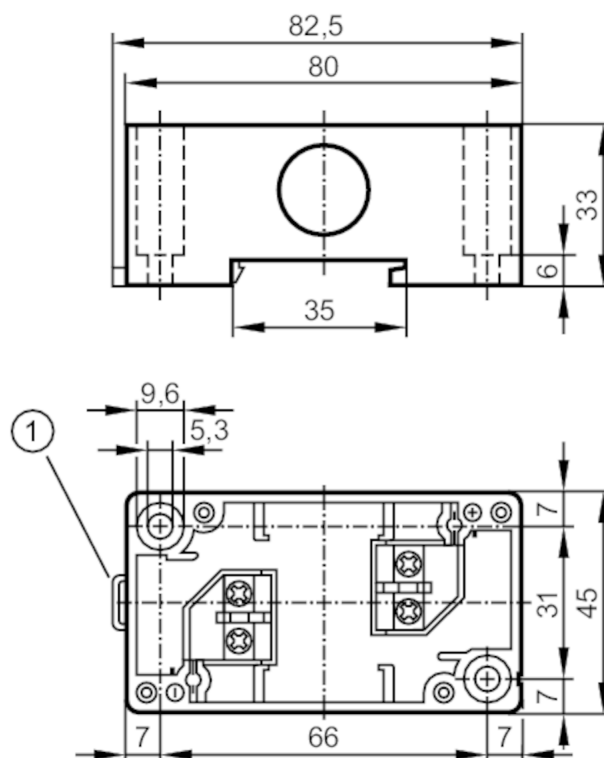

1 Sperrriegel

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
Kontaktbelastbarkeit	< 4 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	70,5
Montageart		Tragschienen- und Rückwandmontage
Abmessungen	[mm]	45 x 82,5 x 33
Werkstoffe		PBT

Zubehör

Zubehör optional	Deckel:, für AS-i Modul, AC3000 Schraubklemmeneinsatz:, AC5007
------------------	---

Bemerkungen

Bemerkungen	bis zu 4 Kabelabgänge M20 für beliebige T- und Kreuzabzweige Zur Montage auf einer Hutschiene den Sperrriegel mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Schraubendreher) nach außen ziehen.
Verpackungseinheit	1 Stück

AC5101



Unterteil für AS-Interface Module

EMS-BASE RC ST

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...2,5 mm²