


ANT860

RFID-UHF-Antenne

DTRUHF_AGRWKOTN04

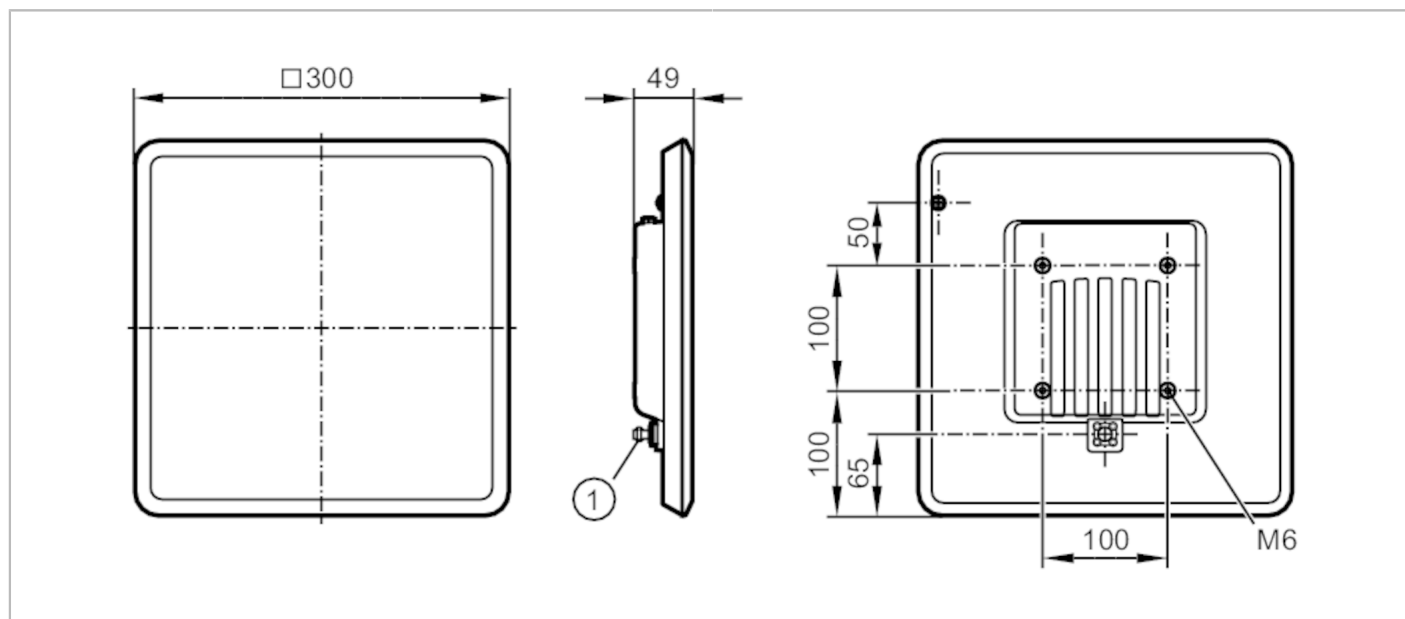

Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz	[MHz]	865...868 (ETSI); (Indien: 865...867 MHz)
Antennenanschlüsse		1; (TNC-Buchse)
Polarisation		zirkular
Sendeleistung ERP	[mW]	1995
Antennengewinn	[dB]	8,5
Impedanz	[Ω]	50

Erfassungsbereich

Fernfeldöffnungswinkel	[°]	65
------------------------	-----	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	2395,5
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	300 x 300 x 79
Werkstoffe		Gehäuse: Aluminium; TNC-Buchse: Messing / PTFE; Schutzabdeckung: Kunststoff;

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------