


CR0451



Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen

R360/BasicDisplay

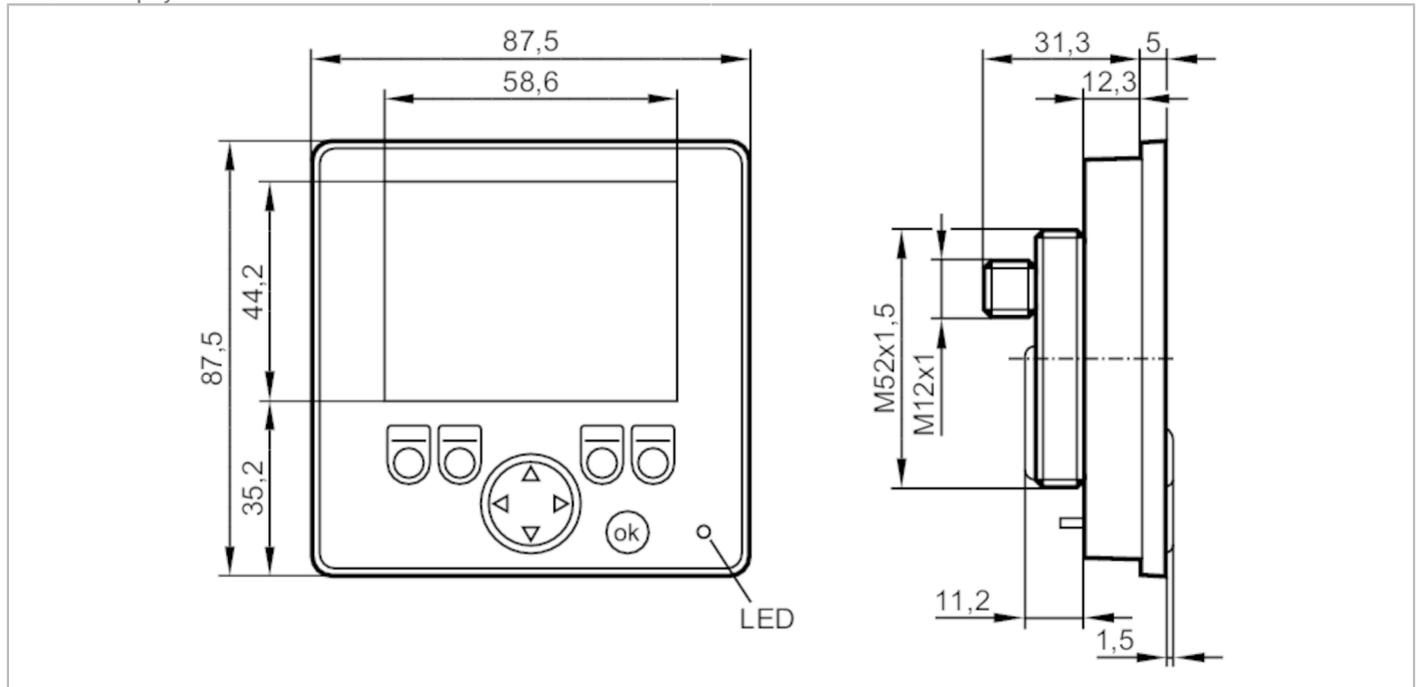

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Software / Programmierung		
SPS Funktion nach IEC 61131-3		ja
Schnittstellen		
Anzahl der CAN Schnittstellen		1
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	232
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	165
Montageart		Auf-/Einbau
Abmessungen	[mm]	87,5 x 87,5 x 37,7
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige		2,8" Farb-Display
Bedienelemente	5	frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten
	1	Kreuzwippe für Cursorfunktion
Displayauflösung		320 x 240
Displaytyp		Farb-Display
Displaygröße		2,8"
Display-Hintergrundbeleuchtung		LED
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

CR0451



Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen

R360/BasicDisplay

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



- 1 n.c.
- 2 8...32 V DC
- 3 GND
- 4 CAN_H
- 5 CAN_L