




Schaltnetzteil 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: DN4014
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

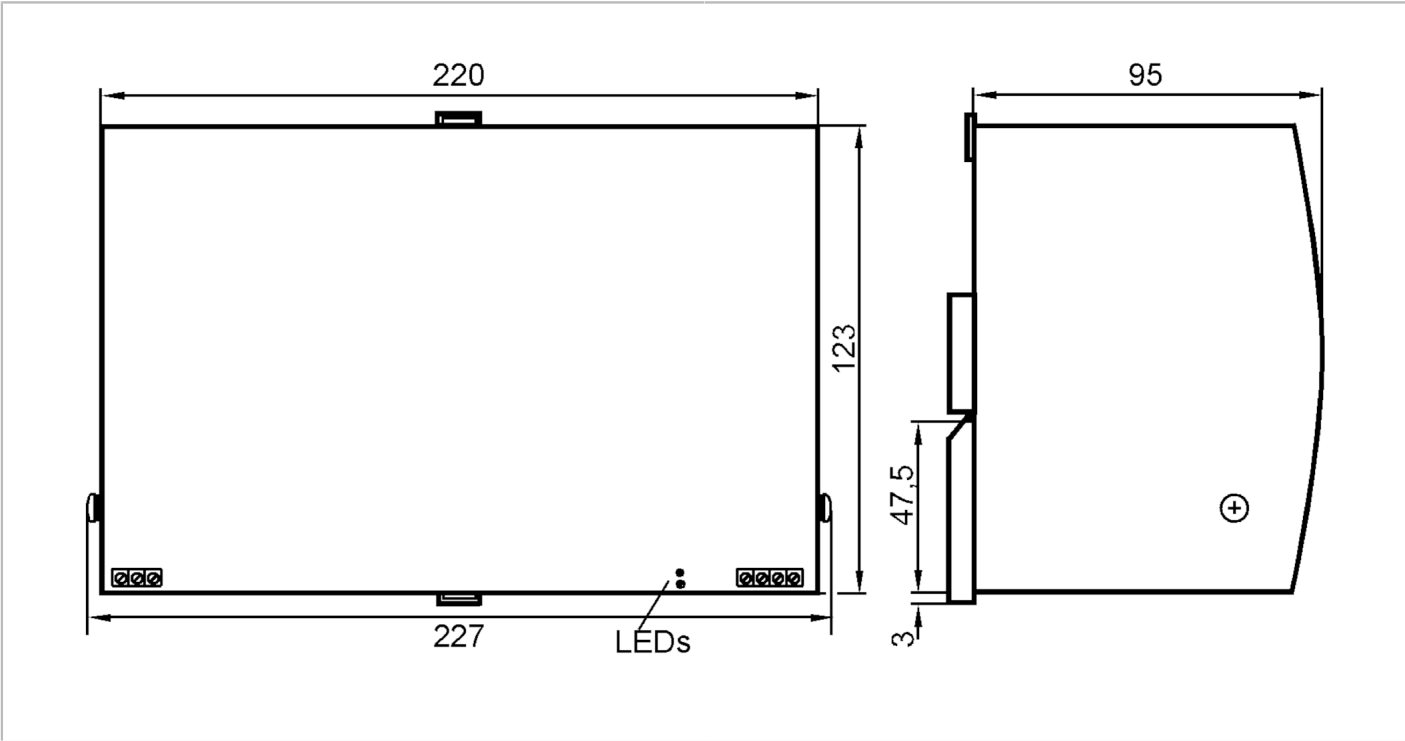

Elektrische Daten		
Nennspannung AC	[V]	< 230
Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	85...132 / 184...264
Ausgangsspannung DC	[V]	24...28
Schutzklasse		I; (IEC 61140)
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	80
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	< 80
Ausgangsspannung	[V]	einstellbar
Ausgangsspannungstoleranz	[%]	2
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung	[A]	20
Anzahl Ausgangsstromkreise		1
Max. Restwelligkeit	[%]	0,1
Externe Eingangsabsicherung		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)
Ausgänge		
Kurzschlusschutz		ja
Überlastfest		ja



Schaltnetzteil 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Schutzart		IP 20
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1861,4
Montageart		Tragschiene; (TH35 (EN 60715))
Werkstoffe		Aluminium
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Ausgangsspannung	LED, grün
	Überlast	LED, rot
	Kurzschluss	LED, rot blinkt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: 1.5...6 mm ²		
Anschluss		
① 115/230 V AC ② 24 V DC		