

E10408




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC007
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

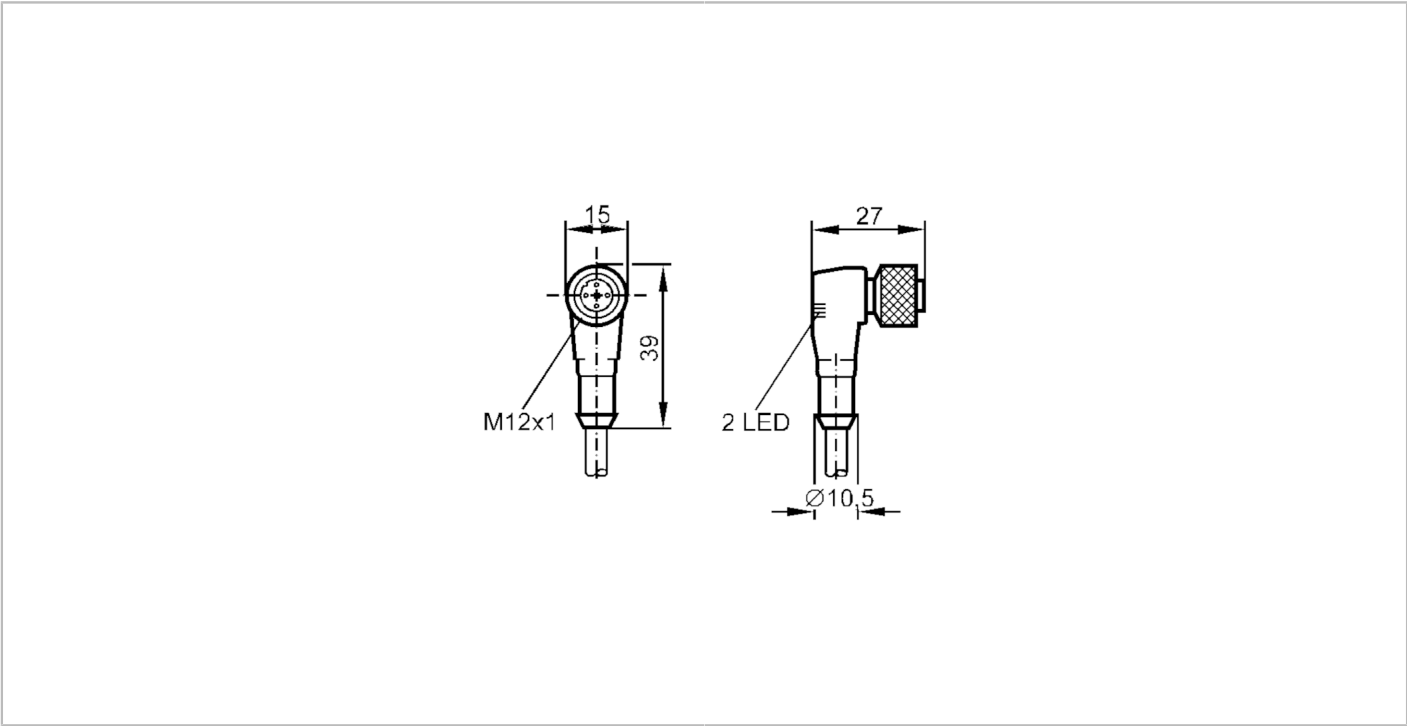

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU transparent
Werkstoff Griffkörper		TPU, transparent
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0002A03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, vernickelt;
Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss



BN =	Adernfarben :
BK =	braun
BU =	schwarz
	blau