




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0006A04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

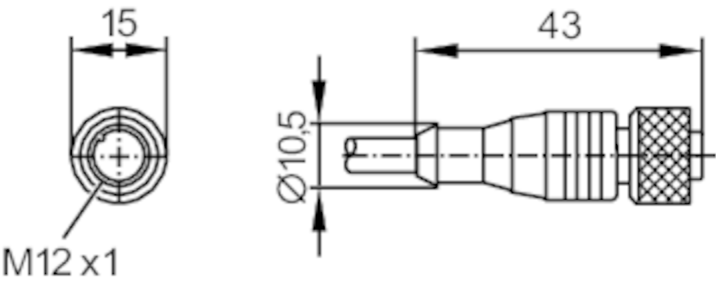

| Elektrische Daten |     |                     |
|-------------------|-----|---------------------|
| Betriebsspannung  | [V] | < 250 AC / < 300 DC |

| Umgebungsbedingungen |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur  | [°C] | -25...90 |
| Schutzart            |      | IP 67    |

| Mechanische Daten        |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Abmessungen              | [mm] | 15 x 15 x 43        |
| Werkstoffe               |      | TPU                 |
| Werkstoff Griffkörper    |      | TPU                 |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | Messing, vernickelt |

| Bemerkungen        |  |         |
|--------------------|--|---------|
| Verpackungseinheit |  | 1 Stück |

| Elektrischer Anschluss                                                 |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kabel: 6 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |  |  |

| Elektrischer Anschluss - Buchse |  |  |
|---------------------------------|--|--|
|---------------------------------|--|--|

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt




# E10434



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0006A04

### Anschluss

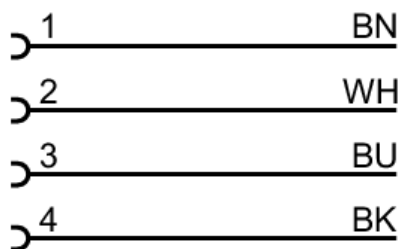

|      |               |         |
|------|---------------|---------|
| BN = | Adernfarben : | braun   |
| BK = |               | schwarz |
| BU = |               | blau    |
| WH = |               | weiß    |