


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS07,5F03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

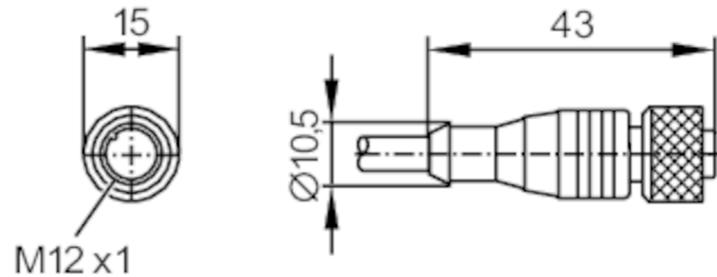

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...55 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 43

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, antihafbeschichtet

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 7,5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, antihafbeschichtet




E10471



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS07,5F03

Anschluss

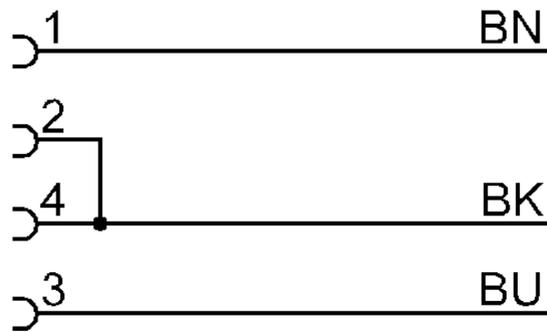

BN =

BK =

BU =

Adernfarben :

braun

schwarz

blau