


Y-Verteiler

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

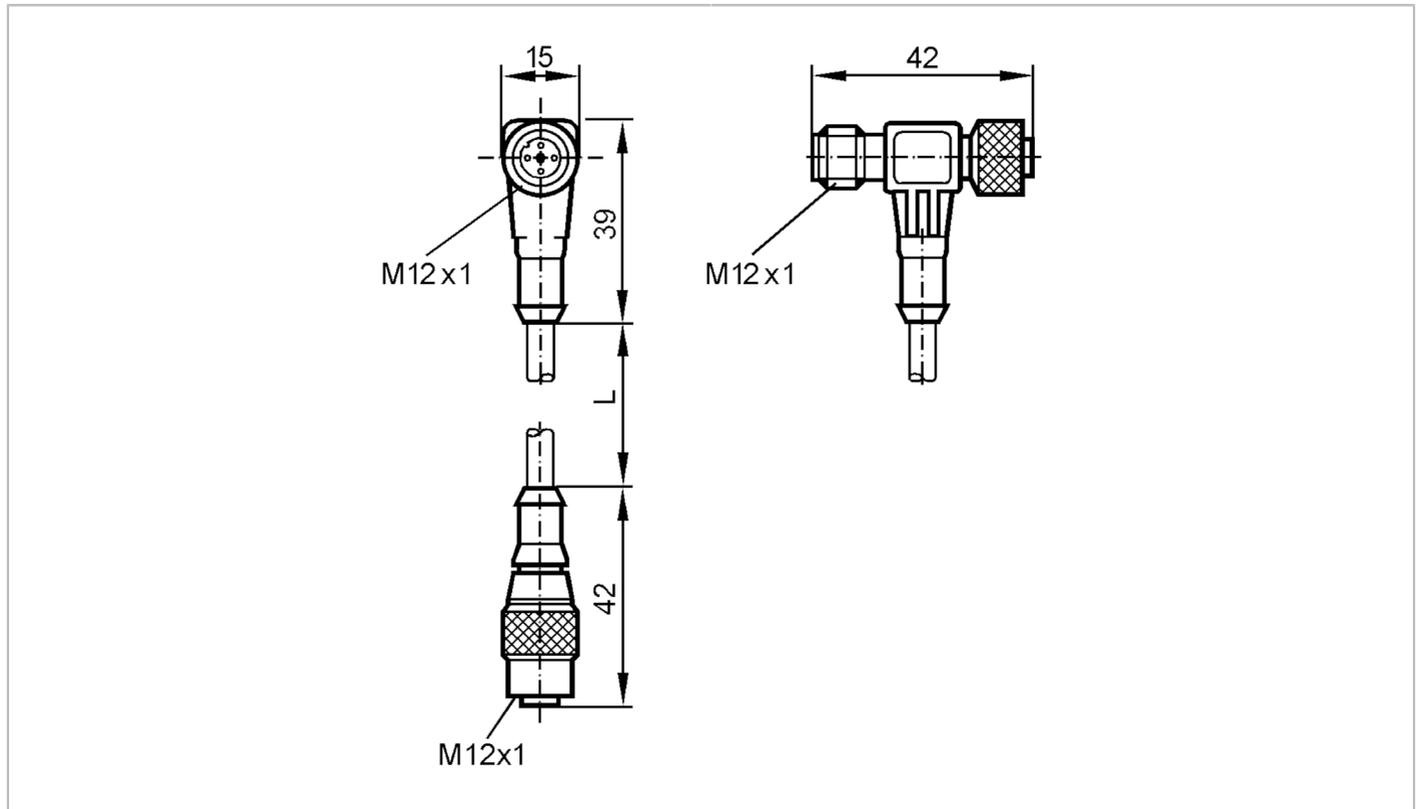

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...60 AC/DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	2

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E10474



Y-Verteiler

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,77 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

