




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040ZDS0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC004
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

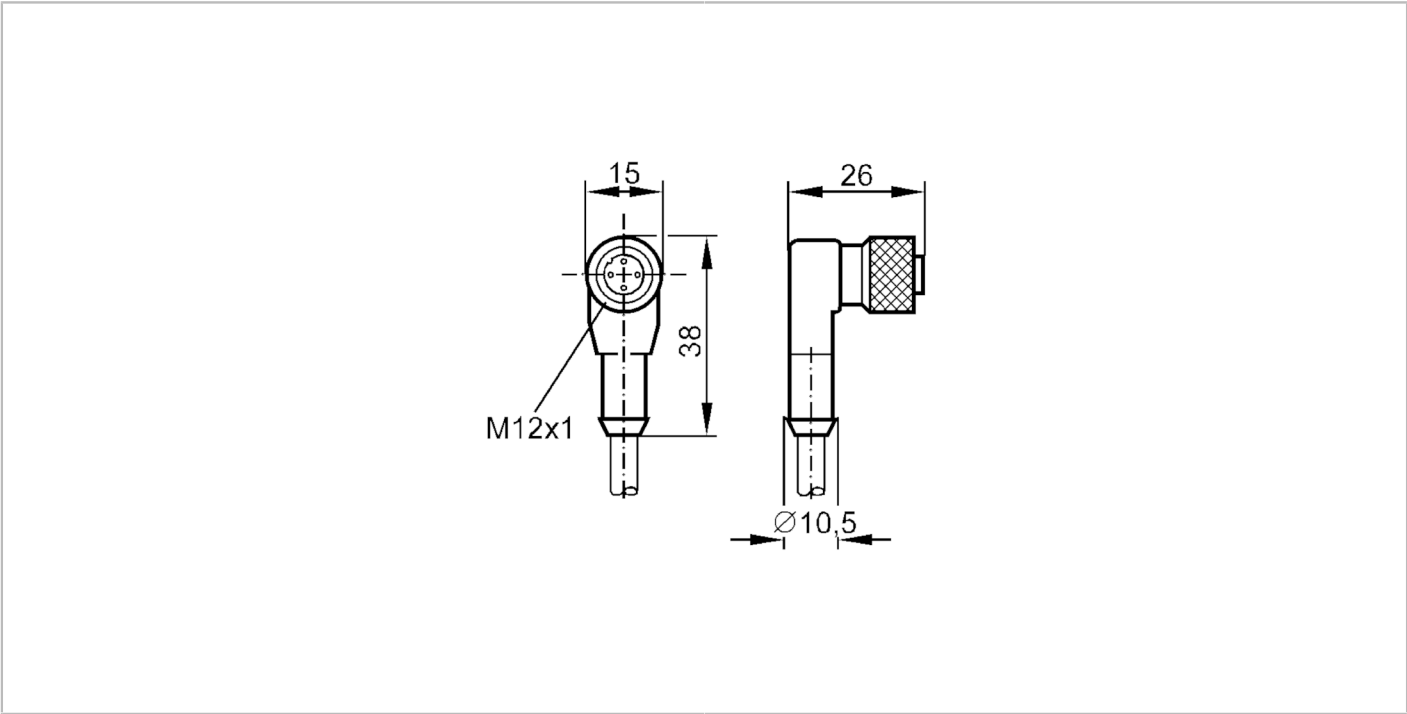

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt




E10493



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040ZDS0002A03

Anschluss

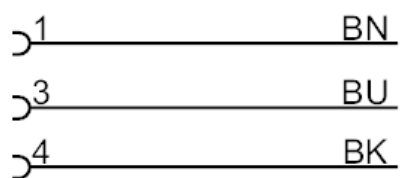

BN =	Adernfarben :	braun
BK =		schwarz
BU =		blau