




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC007

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

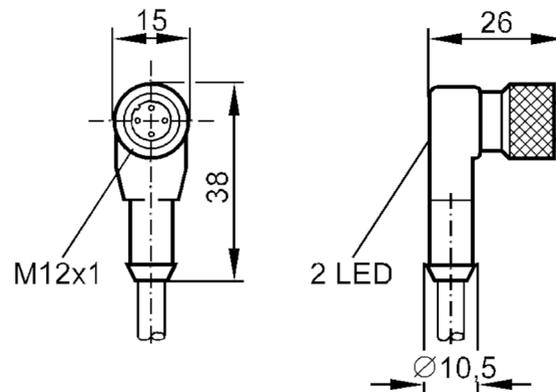

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 26 x 15 x 38

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10494



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0002A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss



Anschluss

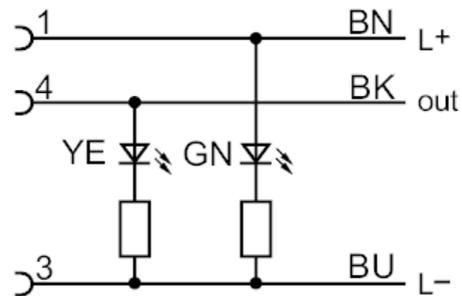

Adernfarben :
BN = braun
BK = schwarz
BU = blau