

E10511




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0002F03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10912

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

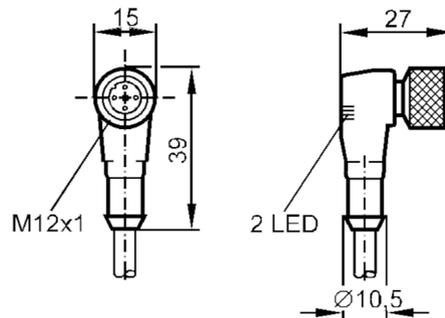

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe TPU transparent

Werkstoff Griffkörper TPU, transparent

Werkstoff Überwurfmutter Messing, antihafbeschichtet

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10511



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0002F03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, antihafbeschichtet



Anschluss

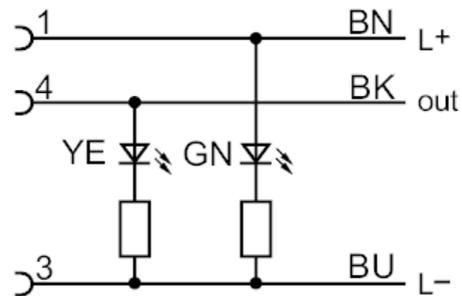

Adernfarben :
BN = braun
BK = schwarz
BU = blau