




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030PLS0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11487

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

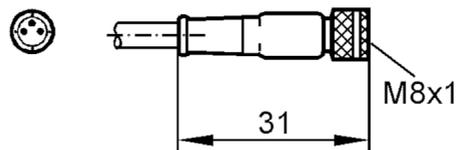

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E10542



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030PLS0005A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

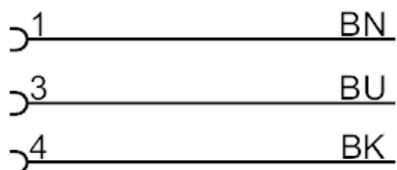

BN = Adernfarben : braun
BK = schwarz
BU = blau