


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0015E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

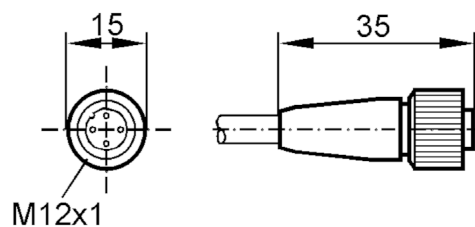

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...70
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 35
-------------	------	--------------

Werkstoffe	PA 6.6
------------	--------

Werkstoff Griffkörper	PA 6.6
-----------------------	--------

Werkstoff Überwurfmutter	POM
--------------------------	-----

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 15 m, PVC, gelb, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: POM



E10559



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0015E03

Anschluss



BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
	blau