


# E10560



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0020E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

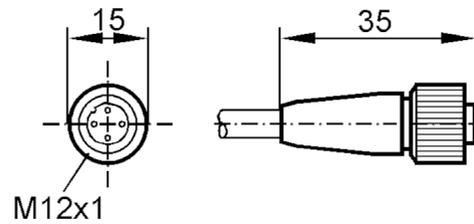

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...70

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 35

Werkstoffe PA 6.6

Werkstoff Griffkörper PA 6.6

Werkstoff Überwurfmutter POM

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, gelb, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: POM



# E10560



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0020E03

### Anschluss



BK =            Adernfarben :  
BN =            schwarz  
BU =            braun  
                  blau