

# E10561




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0010E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10635

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

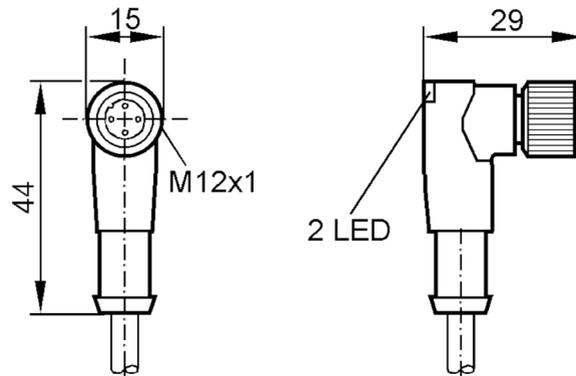

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...70

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 29 x 15 x 44

Werkstoffe PA 6.6

Werkstoff Griffkörper PA 6.6

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10561



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0010E03

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss



Adernfarben :  
BN = braun  
BK = schwarz  
BU = blau