


E10566



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0010E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

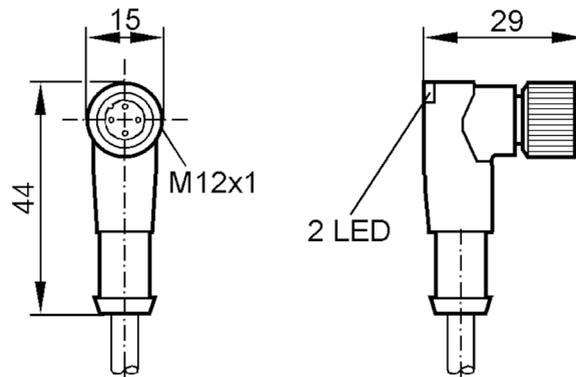

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...70

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 29 x 15 x 44

Werkstoffe PA 6.6

Werkstoff Griffkörper PA 6.6

Werkstoff Überwurfmutter Aluminium

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

Betrieb 1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10566



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0010E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, orange, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Aluminium



Anschluss

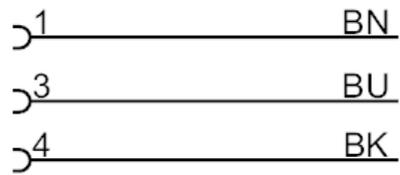

Adernfarben :
BN = braun
BK = schwarz
BU = blau