




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

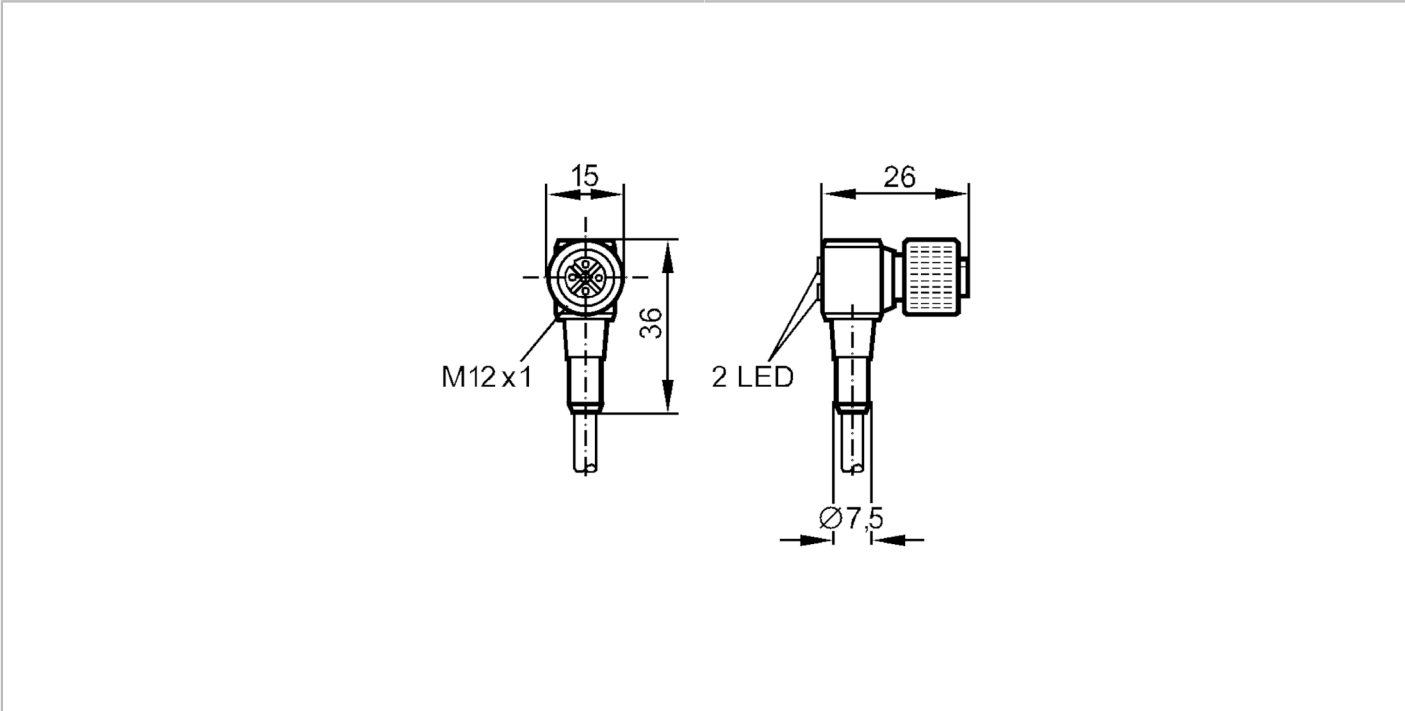

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Werkstoffe	PUR
------------	-----

Werkstoff Griffkörper	PUR
-----------------------	-----

Werkstoff Überwurfmutter	1.4305 (Edelstahl / 303)
--------------------------	--------------------------

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)

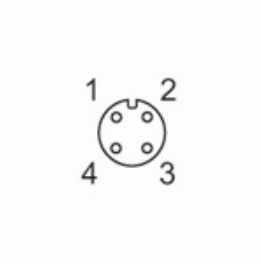


E10590



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0005E03

Anschluss

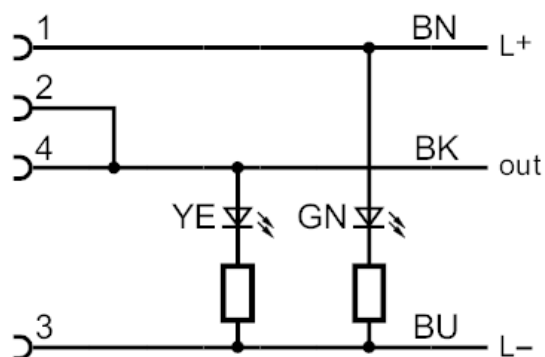

BK =	Adernfarben :	schwarz
BN =		braun
BU =		blau