




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0030A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

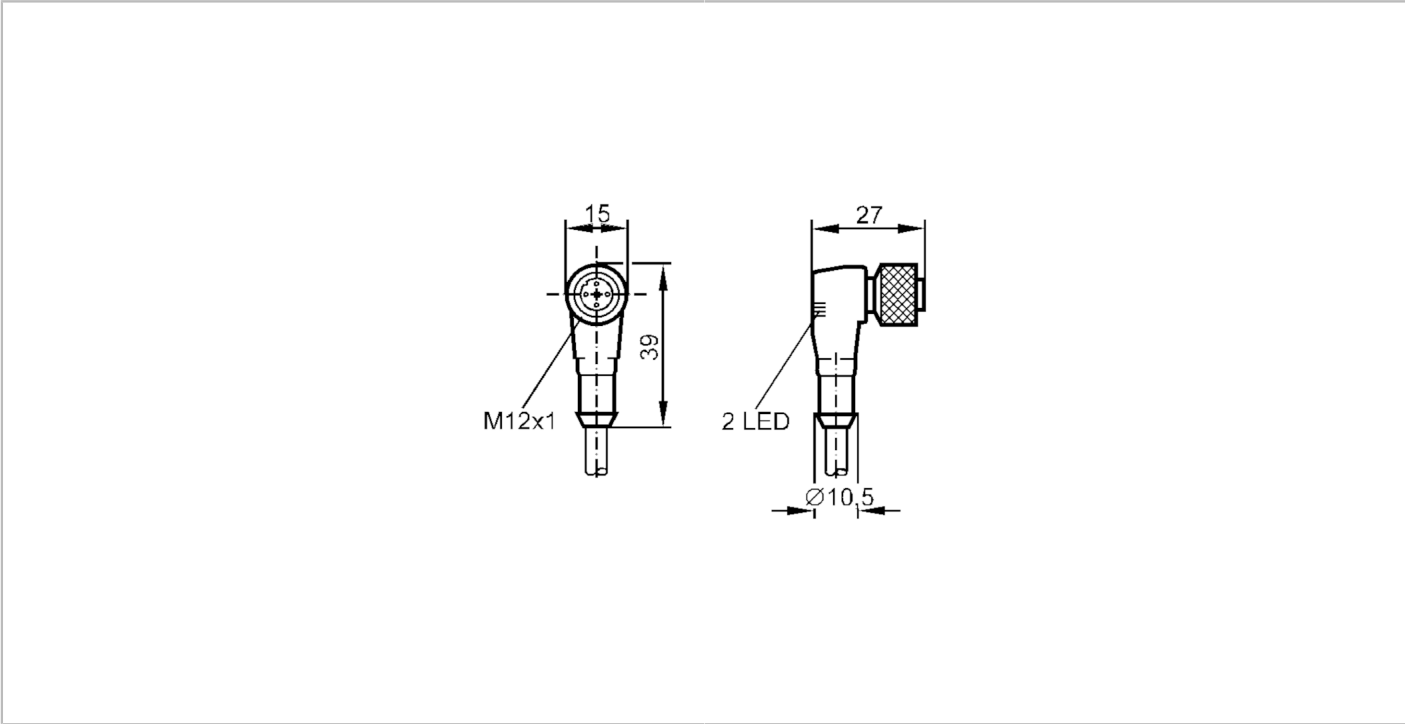

| Elektrische Daten         |               |                     |
|---------------------------|---------------|---------------------|
| Betriebsspannung          | [V]           | 10...30 DC          |
| Ausgänge                  |               |                     |
| Elektrische Ausführung    |               | PNP                 |
| Umgebungsbedingungen      |               |                     |
| Umgebungstemperatur       | [°C]          | -25...90            |
| Schutzart                 |               | IP 67               |
| Mechanische Daten         |               |                     |
| Abmessungen               | [mm]          | 27 x 15 x 39        |
| Werkstoffe                |               | TPU transparent     |
| Werkstoff Griffkörper     |               | TPU, transparent    |
| Werkstoff Überwurfmutter  |               | Messing, vernickelt |
| Anzeigen / Bedienelemente |               |                     |
| Anzeige                   | Schaltzustand | 1 x LED, gelb       |
|                           | Betrieb       | 1 x LED, grün       |
| Bemerkungen               |               |                     |
| Verpackungseinheit        |               | 1 Stück             |



## Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOAH042MSS0030A03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 30 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, vernickelt;  
Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



### Anschluss

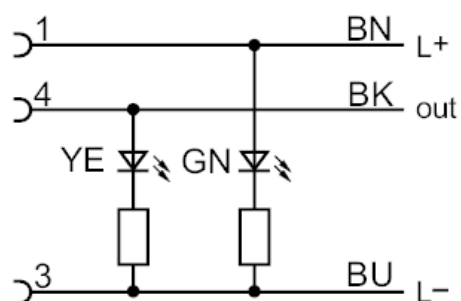

|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Adernfarben : |
| BK = | braun         |
| BU = | schwarz       |
|      | blau          |