

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH050MSS0005E05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 43
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

 
Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt




E10627



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH050MSS0005E05

Anschluss

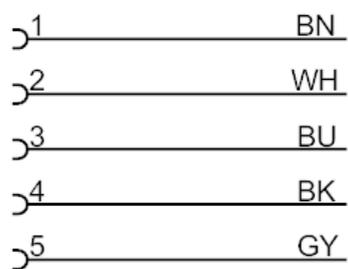

	Aderfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß