

E10630




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030ZDS0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11487

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

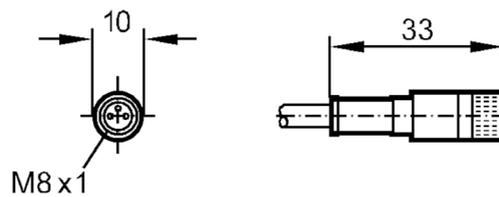

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 60 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 10 x 10 x 33

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10630



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030ZDS0005A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss



Anschluss

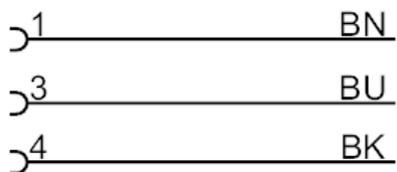

BK = Adernfarben :
 schwarz
BN = braun
BU = blau