


E10654



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGG030PLS00,5A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

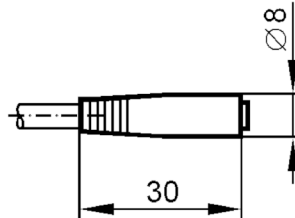

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse	III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm]	8 x 8 x 30
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC, schwarz, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Griffkörper: PUR




E10654



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGG030PLS00,5A03

Anschluss

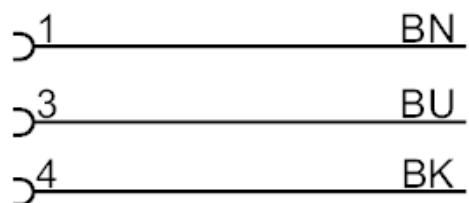

Aderfarben :

BN =

braun

BK =

schwarz

BU =

blau