

# E10661




## Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK/IIND/BK/D53/360DEGREES

Auslaufartikel

Alternativartikel: E12516 + E12526

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

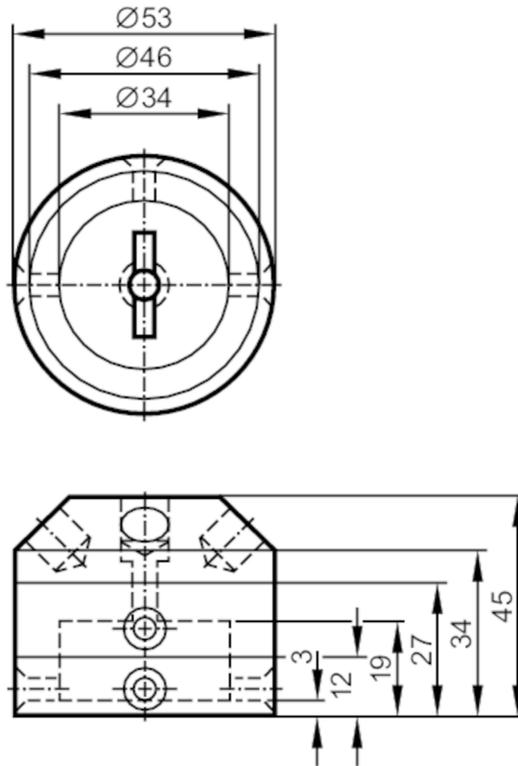

### Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	107,6
Schaltnocken Durchmesser	[mm]	53
Lochpaarabstand	[mm]	80
Wellenhöhe Ventilantrieb	[mm]	20

Werkstoffe

Schaltnocken: PVC schwarz; Schrauben: Edelstahl

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück