




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11438

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

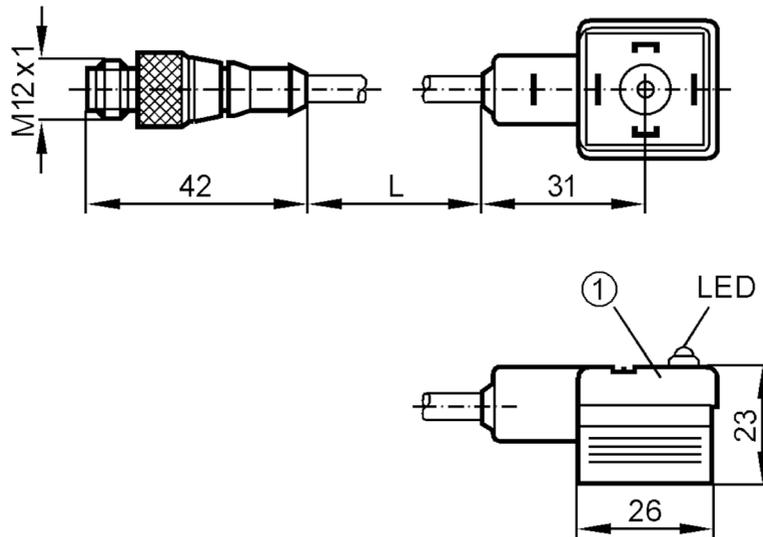

1 schwarz

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10678



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Anschluss

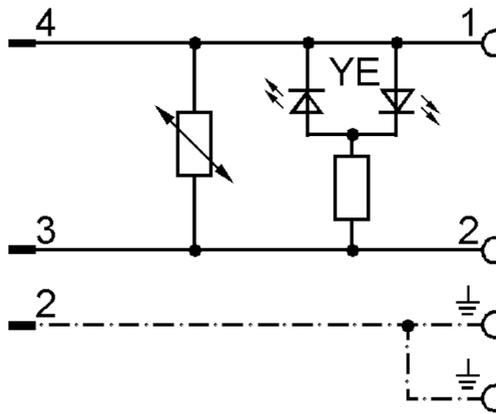

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

