




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0006B04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

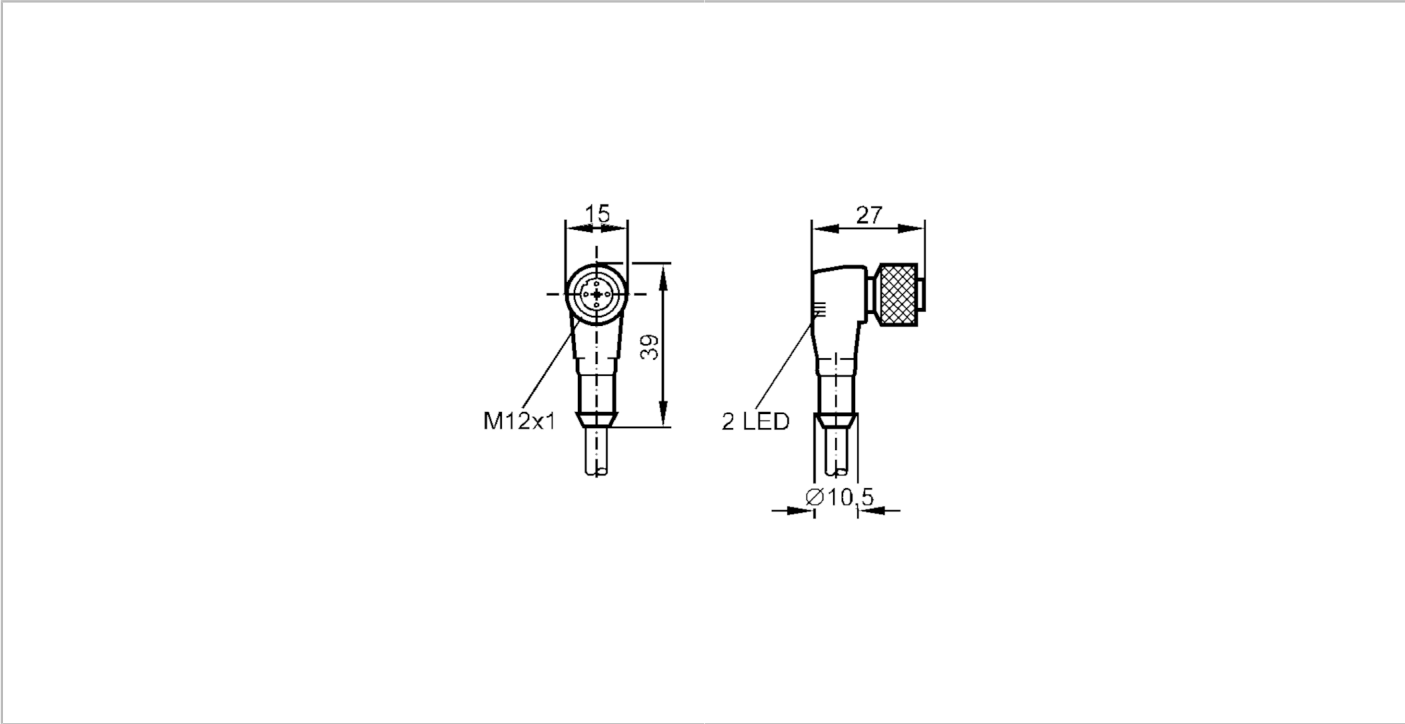

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU transparent
Werkstoff Griffkörper		TPU, transparent
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10679



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0006B04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 6 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

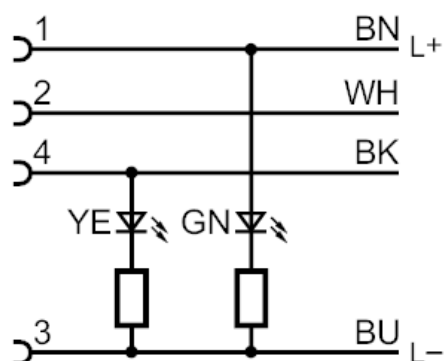

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß