


E10681



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH042MSS0010B04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

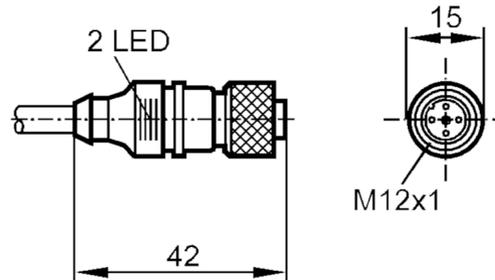

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung NPN

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 42

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| Anzeige | Schaltzustand | 1 x LED, gelb |
| | Betrieb | 1 x LED, grün |

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt




E10681



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH042MSS0010B04

Anschluss

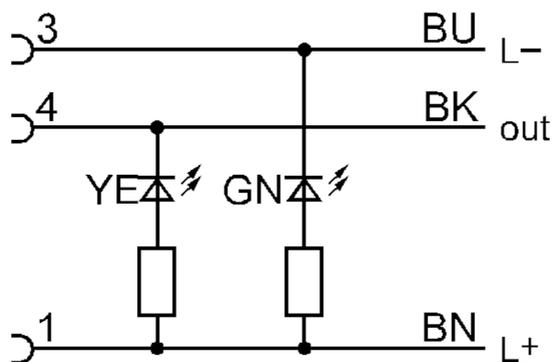

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau