


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050VAS0005E05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVT013

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

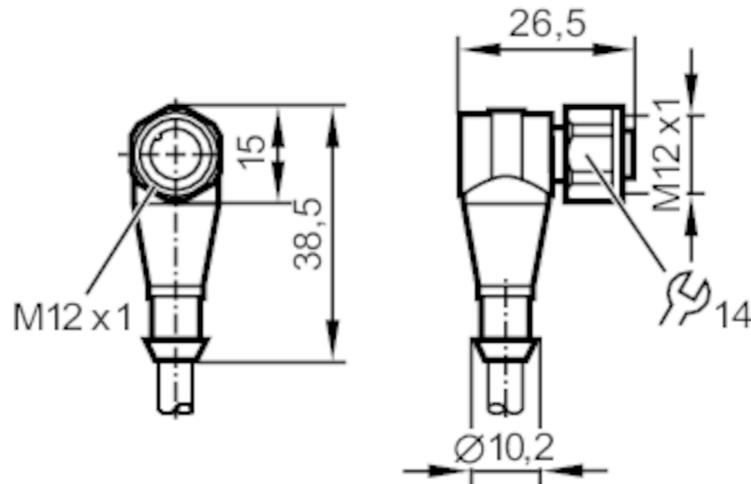

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E10704



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050VAS0005E05

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Anschluss

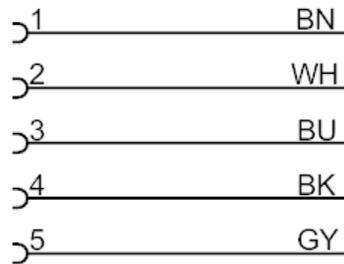

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
GY = grau
WH = weiß