


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030ZDS0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11490

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

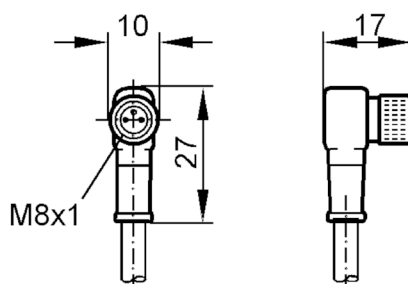

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	17 x 10 x 27
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E10713



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030ZDS0005A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss



Anschluss

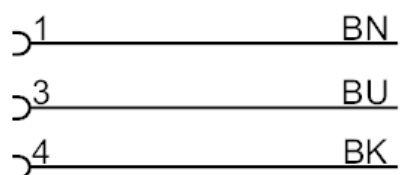

BN =	Adernfarben :	braun
BK =		schwarz
BU =		blau