


# E10717



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH042MSS0005E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

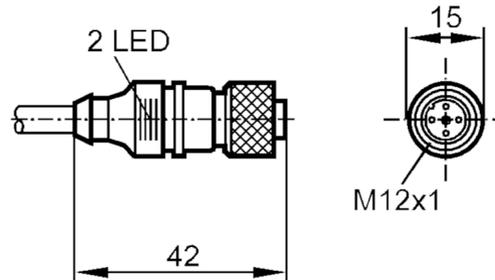

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...70

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 42

Werkstoffe PVC transparent

Werkstoff Griffkörper PVC, transparent

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Anzeigen / Bedienelemente

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Anzeige | Schaltzustand | 1 x LED, gelb |
|         | Betrieb       | 1 x LED, grün |

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC, transparent; Arretierung: Messing, vernickelt




# E10717



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH042MSS0005E04

### Anschluss

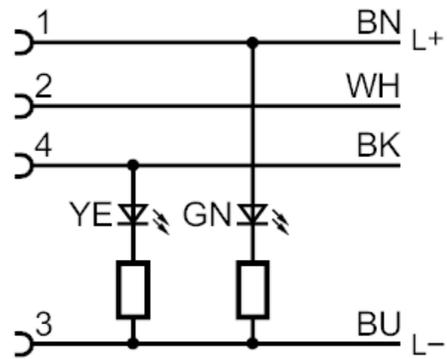

|      |              |
|------|--------------|
|      | Aderfarben : |
| BN = | braun        |
| BK = | schwarz      |
| BU = | blau         |
| WH = | weiß         |