

# E10724




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0005A04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC002

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

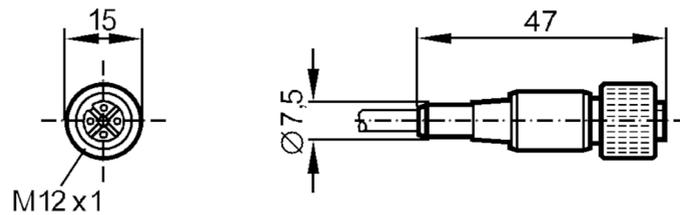

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC/DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 47

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter 1.4305 (Edelstahl / 303)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10724



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0005A04

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



### Anschluss



Adernfarben :  
BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
WH = weiß