


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC004

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

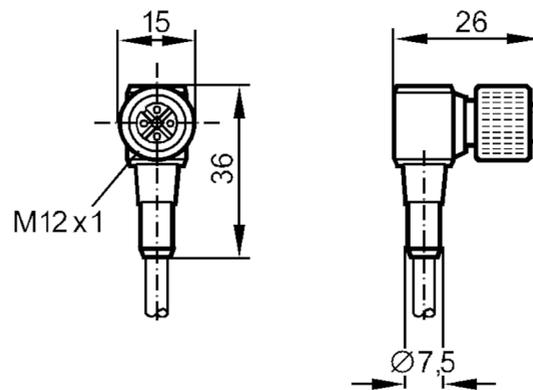

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
------------------	-----	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		1.4305 (Edelstahl / 303)

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



E10727



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0002A03

Anschluss



BK = Adernfarben :
BN = schwarz
BU = braun
 blau