


## Verbindungskabel

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

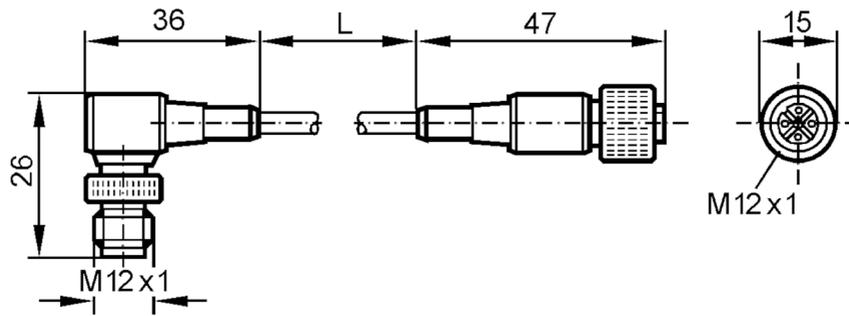

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68

## Mechanische Daten

Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		ZnAl / Ni

## Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

## Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: ZnAl / Ni



# E10779



## Verbindungskabel

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: ZnAl / Ni

