




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030MSS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

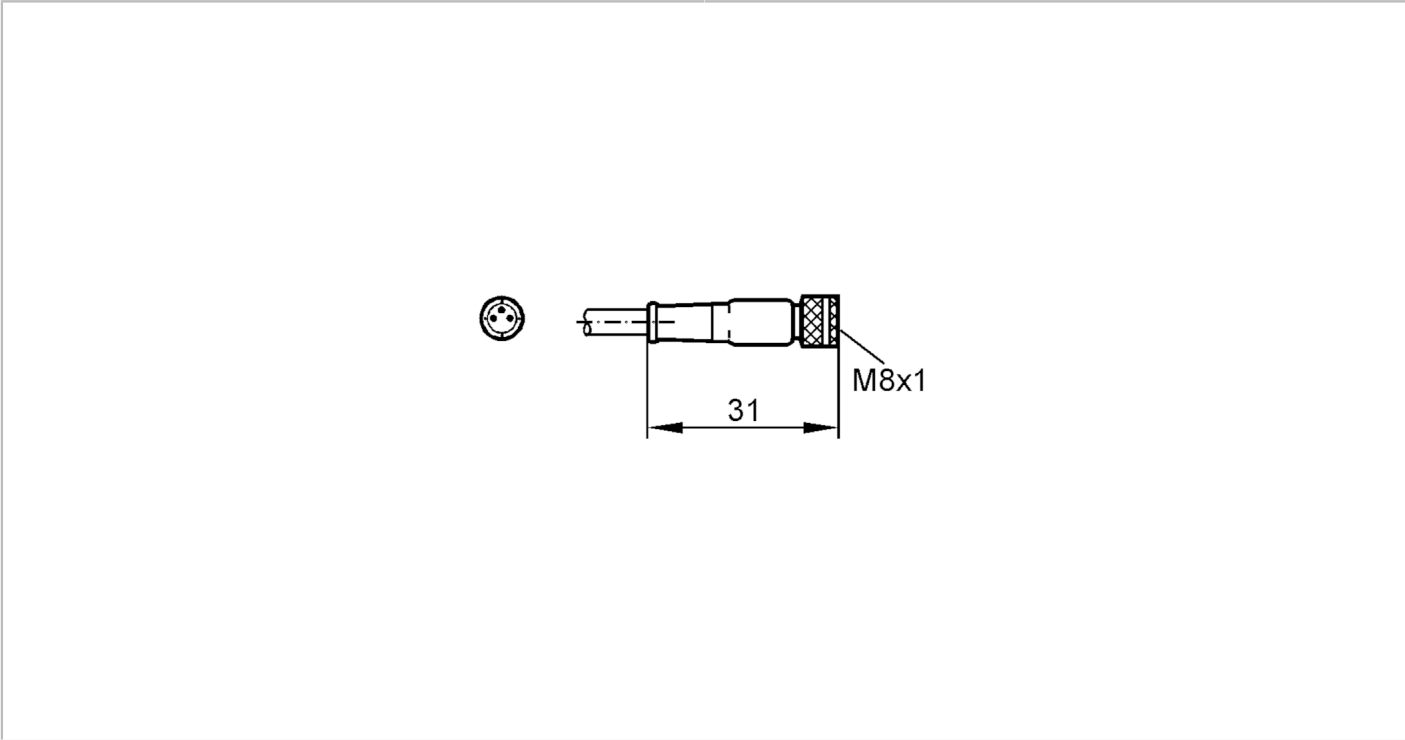

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030MSS0005E03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

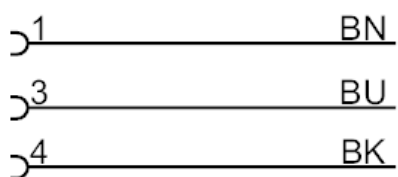

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
	blau