




Konfektionierbarer Stecker

SSTAA030MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

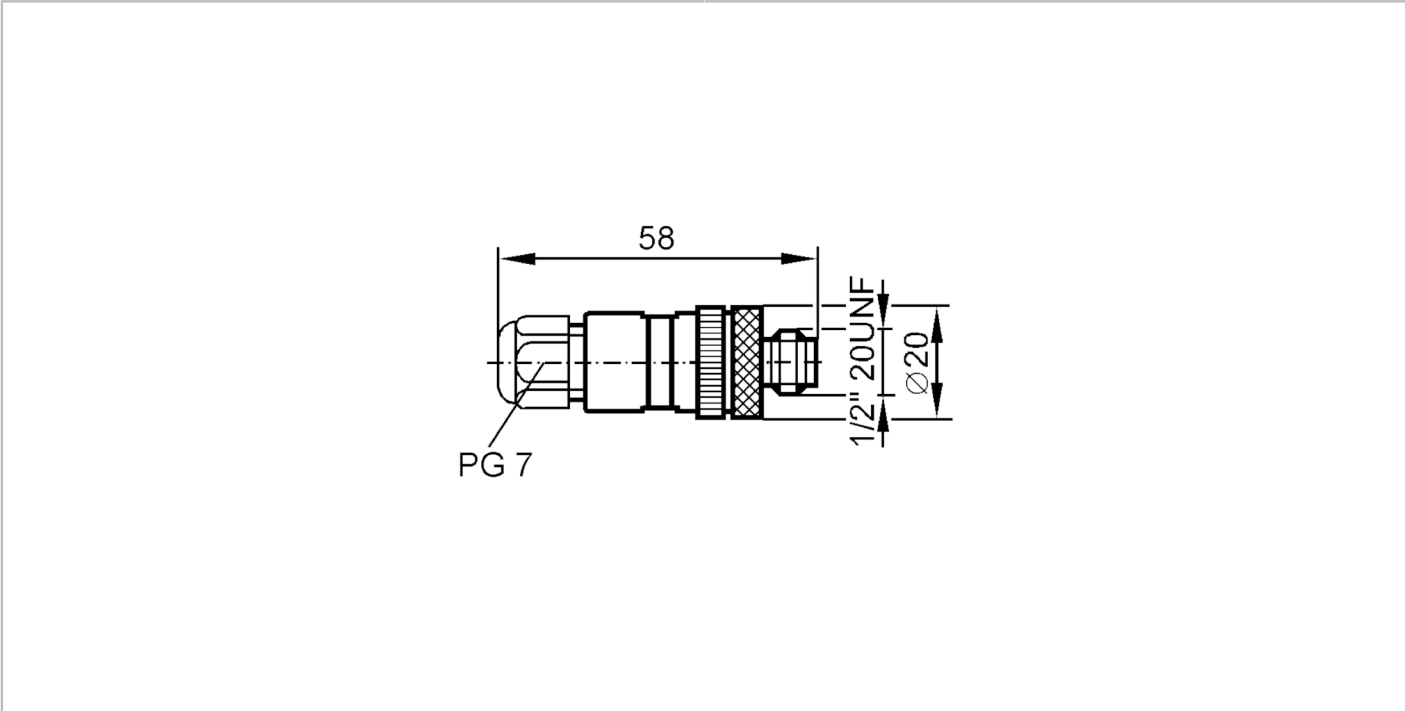

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	25
Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 58
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Kabelverschraubung: PG 7

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt



E10788

Konfektionierbarer Stecker

SSTAA030MSSFKPG



Anschluss

