


Konfektionierbare Buchse

SDOGA030MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

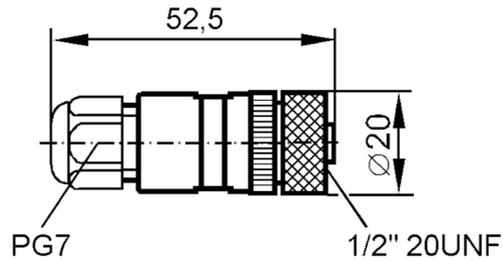

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	25
Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 52,5
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt



E10789



Konfektionierbare Buchse

SDOGA030MSSFKPG

Anschluss

