

E10791




Konfektionierbare Buchse

SDOGH040MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11508

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

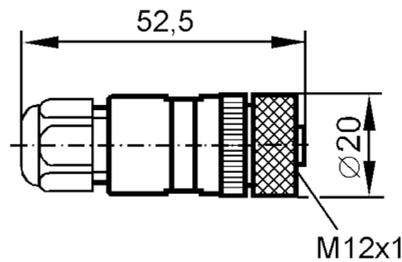

Elektrische Daten

| | | |
|------------------|------|---------------------|
| Frequenz AC | [Hz] | 47...63 |
| Betriebsspannung | [V] | < 125 AC / < 150 DC |

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Schutzart | | IP 67 |

Mechanische Daten

| | | |
|--------------------------|------|---------------------|
| Abmessungen | [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
| Werkstoffe | | PA |
| Werkstoff Griffkörper | | PA |
| Werkstoff Überwurfmutter | | Messing, vernickelt |

Bemerkungen

| | | |
|--------------------|--|---------|
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |
|--------------------|--|---------|

E10791



Konfektionierbare Buchse

SDOGH040MSSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

