




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0010A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC006

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

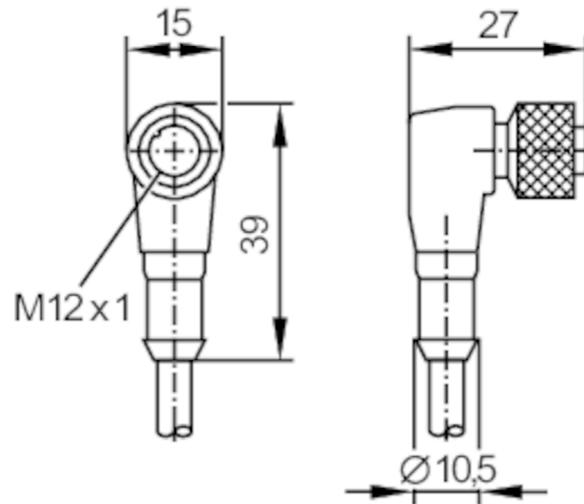

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

### Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
-------------	------	--------------

Werkstoffe		TPU
------------	--	-----

Werkstoff Griffkörper		TPU
-----------------------	--	-----

Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
--------------------------	--	---------------------

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E10792



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0010A03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR / PVC, schwarz; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss

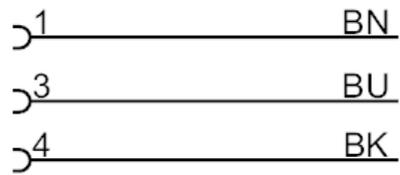

BN = Adernfarben :  
braun  
BK = schwarz  
BU = blau