


# E10801



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0020E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

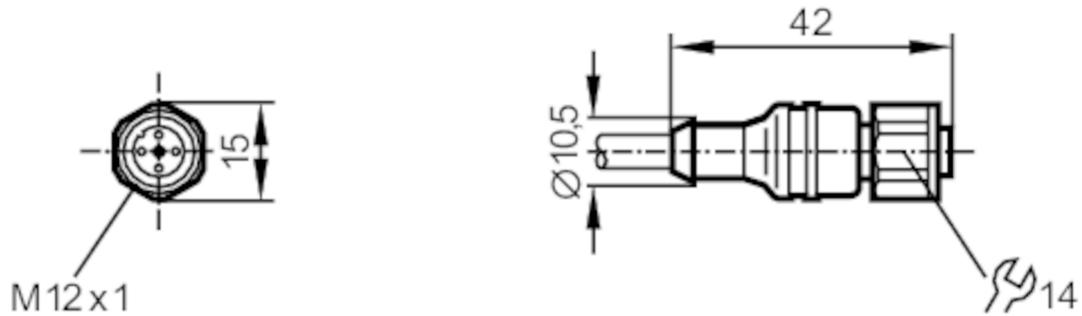

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Abmessungen [mm]	15 x 15 x 42
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

# E10801



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0020E04

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, orange; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet



### Anschluss



BK = Adernfarben :  
BN = schwarz  
BU = braun  
GY = blau  
grau