


Verbindungskabel

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

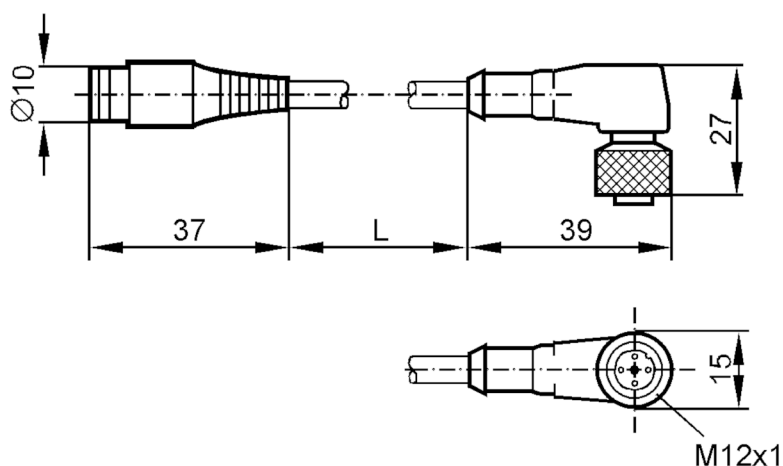

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...55 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...70

Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x Torson, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



E10816




Verbindungskabel

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,2 m, PUR / PVC

Anschluss

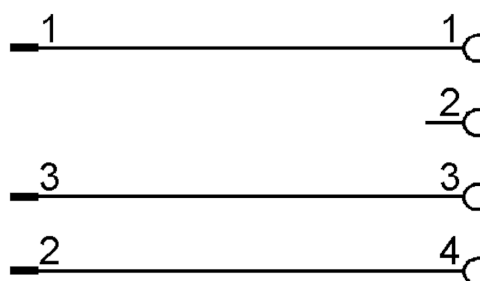

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

