


Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

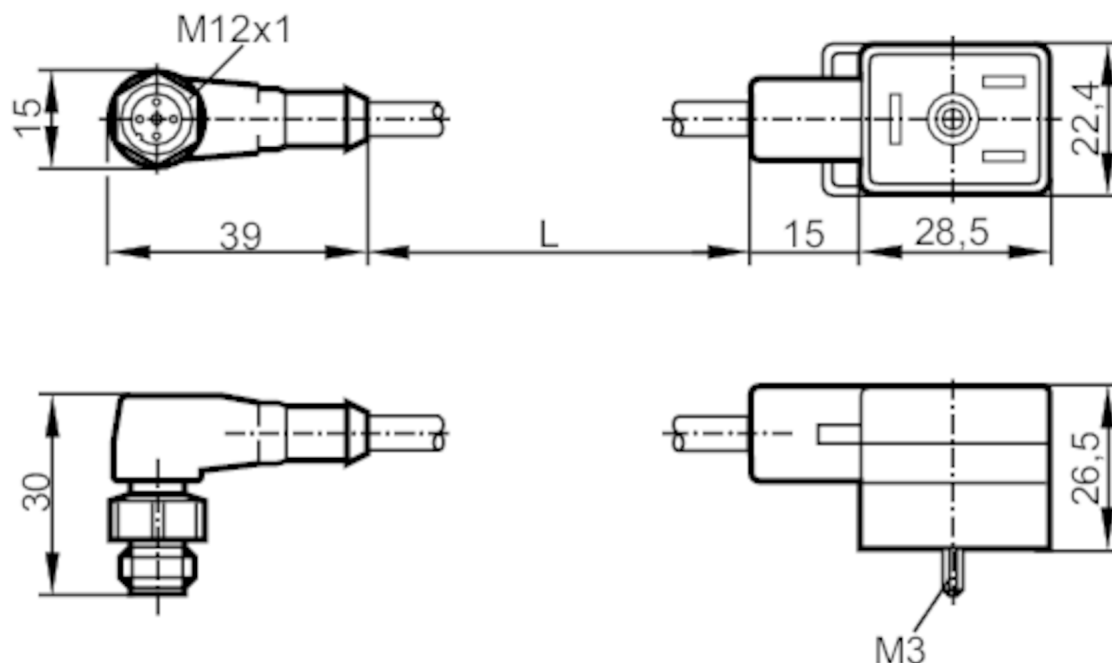

Einsatzbereich

Applikation

NAMUR

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 15 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

15 x 30 x 39

Werkstoffe

TPU; PUR

Werkstoff Griffkörper

TPU / PUR

Werkstoff Überwurfmutter

1.4404 (Edelstahl / 316L)

Zubehör

Lieferumfang

Schraube

Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PVC, blau, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

