




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH042MSS0005A04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC645

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

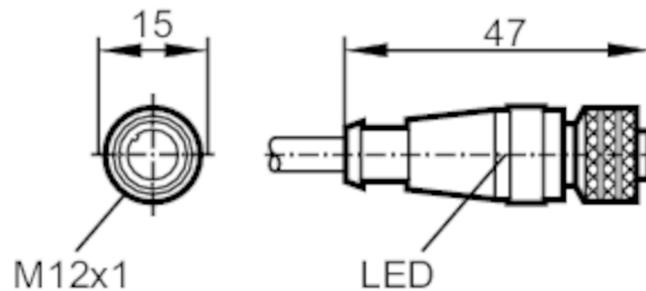

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 163

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 47

Werkstoffe PUR transparent

Werkstoff Griffkörper PUR, transparent

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

Betrieb 1 x LED, grün

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10827



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH042MSS0005A04

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR, transparent; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



### Anschluss

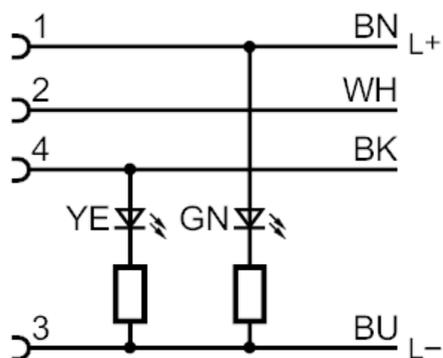

	Adernfarben :
BN =	braun
BK =	schwarz
BU =	blau
WH =	weiß