

E10835




Einbaustecker

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10411

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

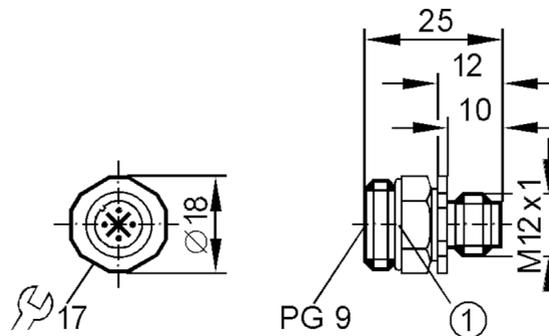

1 O-Ring

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Einbaugewinde PG 9

Werkstoffe Messing vernickelt

Werkstoff Griffkörper Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10835



Einbaustecker

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt



Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß