

E10878




Konfektionierbarer Stecker

SSTGH030MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E70154

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

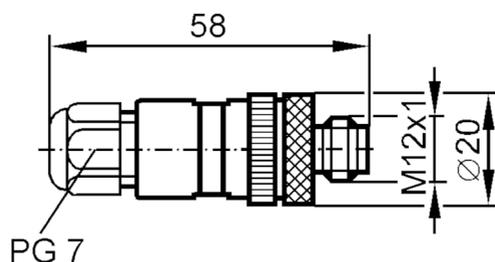

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 125 AC / < 150 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 20 x 20 x 58

Werkstoffe PA

Werkstoff Griffkörper PA

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10878



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH030MSSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

